


ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ 25A-AQ240F・340F Series

RoHS

型式表示方法

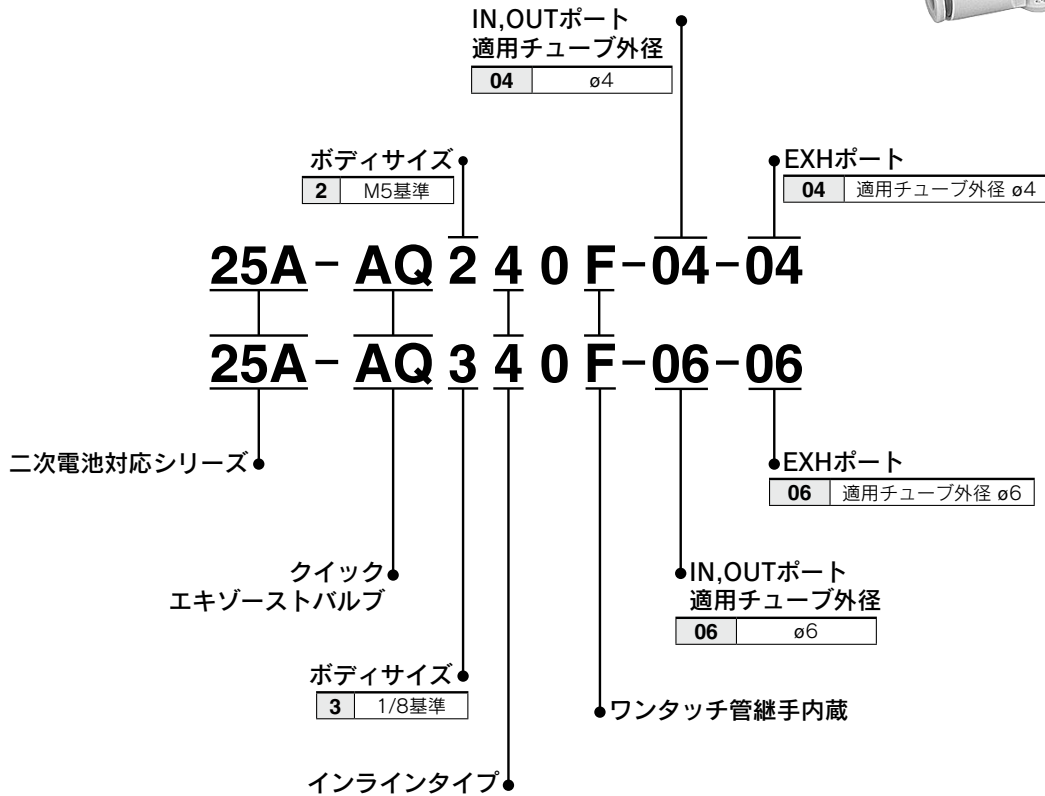

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

方向制御機器

エアシリンダ

付属関連機器

ロータリ
アクチュエータ

エアチャック

真空用機器

清浄化機器

クリーン
エアフィルタ

モジュラー
圧力制御機器

管継手
駆動制御機器

検出スイッチ

流体制御用
機器

電動
アクチュエータ

オートスイッチ

ワンタッチ管継手付チェックバルブ 25A-AKH Series

RoHS

型式表示方法

ストレートタイプ

25A-AKH 04-00

● 二次電池対応シリーズ

● 適用チューブ外径
ミリサイズ

04	φ4
06	φ6
08	φ8
10	φ10
12	φ12

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)



角形マルチコネクタ 25A-KDM Series

接続チューブ:20本

RoHS

型式表示方法

25A-KDM 20-06

● 二次電池対応シリーズ ● 接続チューブ本数 ● チューブ外径

ミリサイズ

記号	サイズ	リリースブッシュ色
23	φ3.2	青
04	φ4	
06	φ6	

インチサイズ

記号	サイズ	リリースブッシュ色
01	φ1/8"	赤
03	φ5/32"	
07	φ1/4"	

適用チューブ

チューブ材質	FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
--------	-----------------------------

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

方向制御機器

エアシリンダ

付属関連機器

ロータリ
アクチュエータ

エアチャック

真空用機器

清浄化機器

クリーン
エアフィルタ

モジュラ
圧力制御機器

管継手
駆動制御機器

検出スイッチ

流体制御
機器

電動
アクチュエータ

オートスイッチ