


# ショックアブソーバ／ソフトタイプ 25A-RJ Series

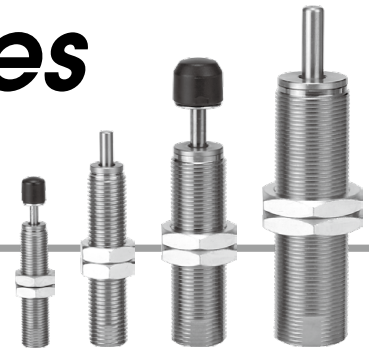

## 型式表示方法

25A - RJ 0604

25A - RJ 0806 H U

二次電池対応シリーズ

ショックアブソーバ／ソフトタイプ

外径ねじサイズ・ストローク表示

記号	外径ねじサイズ	ストローク
0604	6mm	4mm
0806	8mm	6mm
1007	10mm	7mm
1412	14mm	12mm
2015	20mm	15mm
2725	27mm	25mm

衝突速度範囲

H	0.05~2m/s
L	0.05~1m/s

※RJ0604 : 0.05~1.0m/s  
※RJ2725H : 0.05~1.5m/s

オプション

記号	六角ナット	ストッパナット
無記号	2ヶ	—
J	3ヶ	—
N	—	—
S	2ヶ	1ヶ
SJ	3ヶ	1ヶ
SN	—	1ヶ

キャップ付

無記号	基本形
U	ウレタンキャップ付

## 25A-六角ナット、ストッパナット(オプション)／部品品番

		ねじサイズ				
		M8	M10	M14	M20	M27
六角ナット		25-RB08J	25-RB10J	25-RB14J	25-RB20J	25-RB27J
ストッパナット	基本形	25-RB08S	25-RB10S	25-RB14S	25-RB20S	25-RB27S
	キャップ付	25-RBC08S	25-RBC10S	25-RBC14S	25-RBC20S	25-RBC27S

材質：特殊用鋼材  
処理：無電解ニッケルめっき

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

# ショックアブソーバ/ショートストロークタイプ 25A-RJ Series

## 型式表示方法

ショートストロークタイプ **25A - RJ 0805 U**  

二次電池対応シリーズ

ショックアブソーバ/ソフトタイプ

外径ねじサイズ・ストローク表示

記号	外径ねじサイズ	ストローク
<b>0805</b>	8mm	5mm
<b>1006</b>	10mm	6mm
<b>1410</b>	14mm	10mm

オプション

記号	六角ナット	ストップナット
無記号	2ヶ	—
<b>J</b>	3ヶ	—
<b>N</b>	—	—
<b>S</b>	2ヶ	1ヶ
<b>SJ</b>	3ヶ	1ヶ
<b>SN</b>	—	1ヶ

キャップ付

無記号	基本形
<b>U</b>	ウレタンキャップ付



## 25A-六角ナット、ストップナット(オプション)/部品品番

		ねじサイズ		
		M8	M10	M14
六角ナット		25-RB08J	25-RB10J	25-RB14J
ストップナット	基本形	25-RB08S	25-RB10S	25-RB14S
	キャップ付	25-RBC08S	25-RBC10S	25-RBC14S

材質：特殊用鋼材  
処理：無電解ニッケルめっき

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

方向制御機器

エアシリンダ

付属関連機器

ロータリ  
アクチュエータ

エアチャック

真空用機器

清浄化機器

クリーン  
エアフィルタ

モジュラ  
圧力制御機器

管継手/  
駆動制御機器

検出スイッチ


流体制御用  
機器

電動  
アクチュエータ

オートスイッチ

# ショックアブソーバ 25A-RB/RBC Series

## 型式表示方法

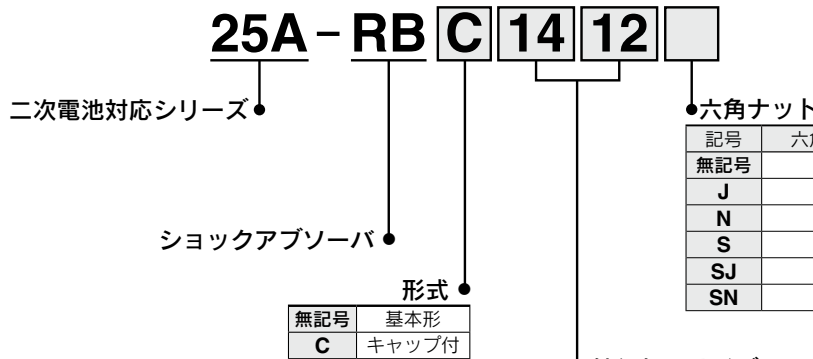

### ● 外径ねじサイズ・ストローク表示

記号	外径ねじサイズ	ストローク	記号	外径ねじサイズ	ストローク
0805	8mm	5mm	1411	14mm	11mm
0806	8mm	6mm	1412	14mm	12mm
1006	10mm	6mm	2015	20mm	15mm
1007	10mm	7mm	2725	27mm	25mm

## 25A-六角ナット、ストッパナット(オプション)／部品品番

		ねじサイズ				
		M8	M10	M14	M20	M27
六角ナット		25-RB08J	25-RB10J	25-RB14J	25-RB20J	25-RB27J
ストッパナット	基本形	25-RB08S	25-RB10S	25-RB14S	25-RB20S	25-RB27S
	キャップ付	25-RBC08S	25-RBC10S	25-RBC14S	25-RBC20S	25-RBC27S

材質：特殊用鋼材  
処理：無電解ニッケルめっき

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)