

スピードコントローラ用ホルダ


TMH Series

ワンタッチ管継手付スピード
コントローラ(インラインタイプ)
の固定用ホルダです。

単品の固定が可能



●ホルダ取付

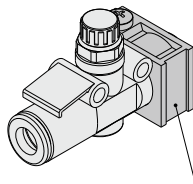

スピードコントローラ用ホルダ

仕様

周囲温度	-20~60℃
材質	ポリプロピレン
色	白

付属品／取付用十字穴付ナベ小ねじ(亜鉛クロメート処理)

型式		サイズ	本数
ミリサイズ	インチサイズ	(呼び×長さ)	
TMH-23J	TMH-01J	M3×15	1
TMH-04J	TMH-03J	M3×20	
TMH-06J	TMH-07J	M3×20	
TMH-06	TMH-07	M4×25	
TMH-08	TMH-09	M4×25	
TMH-10	—	M4×35	
TMH-12	TMH-13	M4×35	

シリーズ

下表より、各種スピードコントローラに適用するホルダ/TMHを選定。

ミリサイズ


適用シリーズ	チューブサイズ					
	23 ø3.2	04 ø4	06 ø6	08 ø8	10 ø10	12 ø12
AS1002F	TMH-23J	TMH-04J	TMH-06J			
AS2002F						
AS2052F			TMH-06	TMH-08		
AS3002F			TMH-07		TMH-10	TMH-12
AS4002F						TMH-13

注) AS1002F-02に適用できるTMHはありません。

インチサイズ

適用シリーズ	チューブサイズ					
	01 ø1/8"	03 ø5/32"	07 ø1/4"	09 ø5/16"	11 ø3/8"	13 ø1/2"
AS1002F	TMH-01J	TMH-03J	TMH-07J			
AS2002F						
AS2052F			TMH-07	TMH-09		
AS3002F					TMH-10	TMH-13
AS4002F						

外形寸法図

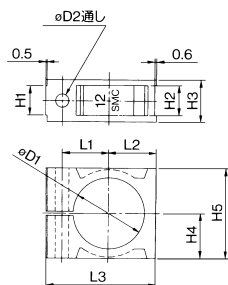

型式		øD1	øD2	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	記号
ミリサイズ	インチサイズ	8.5										1/8J
TMH-23J	TMH-01J	8.5	3.3	4.5	4.6	7.5	6	12	7.2	6.6	18	1/8J
TMH-04J	TMH-03J	9.4										4 5/32J
TMH-06J	—	11.7										6J
—	TMH-07J	12.1	3.3	6.3	6.4	9.3	7.7	15.4	8.5	8.3	21	1/4J
TMH-06	—	13.1										6
—	TMH-07	13.5	4.3	7.1	7.2	11.1	10	20	11	10.6	26.5	1/4
TMH-08	TMH-09	15.5										8 5/16
TMH-10	—	18.8										10
TMH-12	—	21.2	4.3	9.5	9.6	13.5	14	28	14.2	14.6	34	12
—	TMH-13	22										1/2