


ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ 25A-AQ240F・340F Series

RoHS

型式表示方法

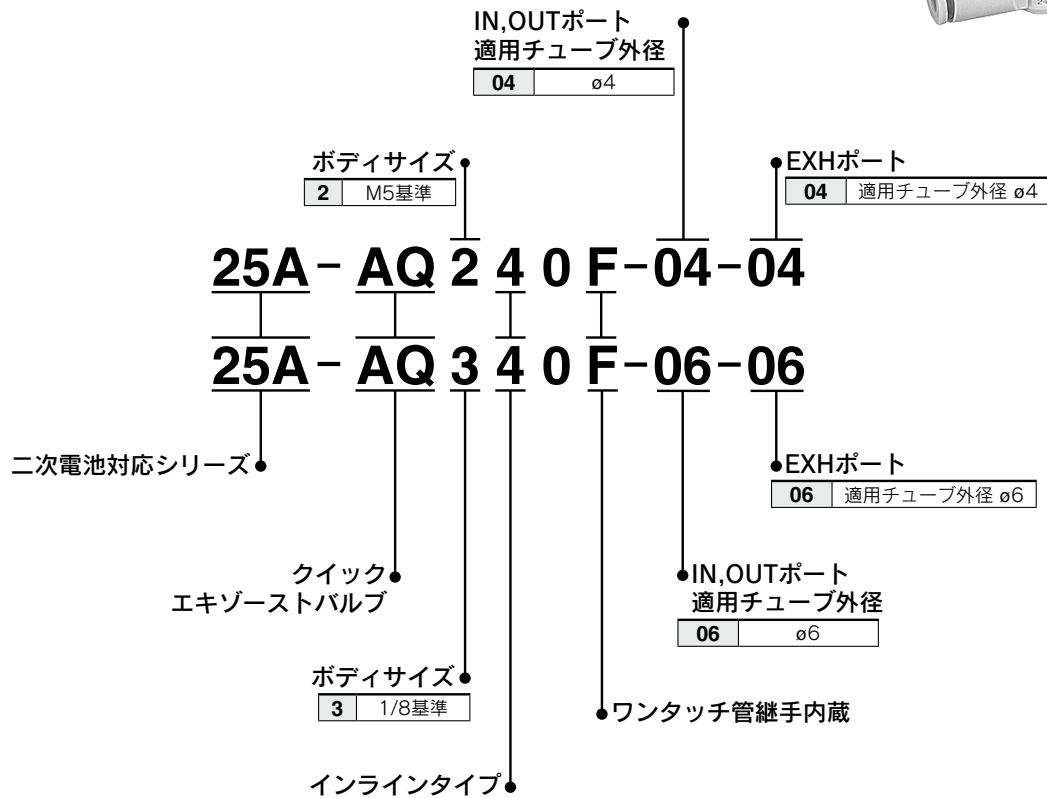

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

ワンタッチ管継手付チェックバルブ 25A-AKH Series

RoHS

型式表示方法

ストレートタイプ

25A-AKH 04-00

● 二次電池対応シリーズ

● 適用チューブ外径
ミリサイズ

04	φ4
06	φ6
08	φ8
10	φ10
12	φ12



※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

方向制御機器
エアシリンダ
付属関連機器
ロータリ アクチュエータ
エアチャック
真空用機器
清浄化機器
クリーン エアフィルタ
モシラノ 圧力制御機器
駆動制御機器 管継手
検出スイッチ
流体制御用 機器
プロセスガス用 機器
電動 アクチュエータ
オートスイッチ

角形マルチコネクタ 25A-KDM Series

接続チューブ:20本

RoHS

型式表示方法

25A-KDM 20-06

二次電池対応シリーズ ● 接続チューブ本数 ● チューブ外径

ミリサイズ

記号	サイズ	リリースブッシュ色
23	φ3.2	青
04	φ4	
06	φ6	

インチサイズ

記号	サイズ	リリースブッシュ色
01	φ1/8"	赤
03	φ5/32"	
07	φ1/4"	

適用チューブ

チューブ材質	FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
--------	-----------------------------

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

方向制御機器
エアシリンダ
付属関連機器
ロータリ アクチュエータ
エアチャック
真空用機器
清浄化機器
クリーン エアフィルタ
モジュラ 圧力制御機器
駆動制御機器 管継手
検出スイッチ
流体制御用 機器
プロセスガス用 機器
電動 アクチュエータ
オートスイッチ