

直接配管形 4ポートソレノイドバルブ VZ1000 Series




型式表示方法

ハンプラグインタイプ

30 - VZ1120 - 5 D □ - M5 - □

CSA規格適合品

切換方式

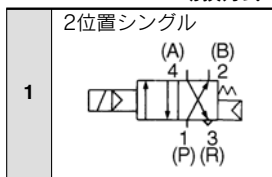

定格電圧

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
※3	AC110V 50/60Hz
※4	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
※6	DC12V
※7	AC240V 50/60Hz

※標準

オプション

無記号	なし
F	フート形ブラケット付

※ブラケットは取付けられていません。


管接続口径
M5×0.8

ランプ・サージ電圧保護回路

無記号	なし
※Z	ランプ・サージ電圧保護回路付
S	サージ電圧保護回路付

※DOZはありません。

リード線取出し方法

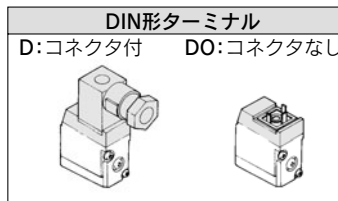

オプション

品名	品番	備考
フート形ブラケット	DXT170-34-1B	取付ビス(M3×8)付

安全上のご注意

製品に対する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法につきましては、標準品の個別カタログをご参照ください。