
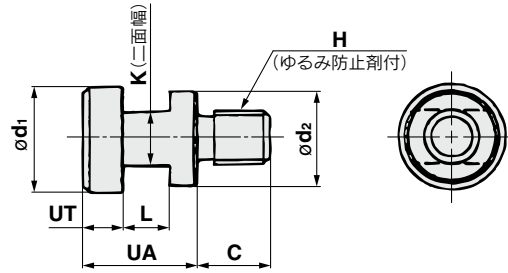


ジョイント

YU-012, YU-016  
YU-020, YU-025

YU-03, YU-05  
YU-08, YU-10

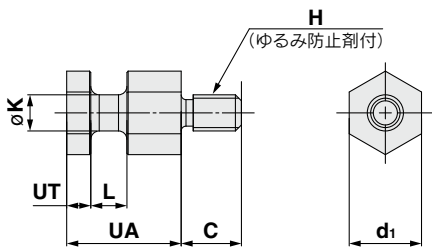

材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルめっき)  
(mm)

チューブ 内径 (mm)	品番	UA	C	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	H	K	L	UT	質量 (g)
12	YU-012	9.5	5	6	—	M3×0.5	3	3	2	2
16	YU-016	9.5	7	8	—	M4×0.7	4	3	2	4
20	YU-020	11.5	6	10	—	M5×0.8	5	4	3	7
25	YU-025	12	11	12	—	M6×1.0	6	4.5	3	11
32, 40	YU-03	17	11	15.8	14	M8×1.25	8	7	6	25
50, 63	YU-05	17	13	19.8	18	M10×1.5	10	7	6	40
80	YU-08	22	20	24.8	23	M16×2	13	9	8	90
100	YU-10	26	26	29.8	28	M20×2.5	14	11	10	160

- 複動片ロッド CQ2
- 標準形 複動片ロッド CQ2W
- 単動押し/引込 CQ2
- 大口径 複動片ロッド CQ2
- 大口径 複動片ロッド CQ2W
- 耐横荷重形 複動片ロッド CQ2S
- ロッド回止め形 複動片ロッド CQ2K
- ロッド回止め形 複動片ロッド CQ2KW
- 耐水性向上形 複動片ロッド CQ2-R/V
- 耐水性向上形 複動片ロッド CQ2W-R/V
- 軸方向配管形 複動片ロッド CQP2
- 軸方向配管形 単動押し/引込 CQP2
- 薄形エンドロッド 複動片ロッド CBQ2

- オート  
スイッチ
- オーダー  
メイド