

# コンパクトタイプ ZP3 Series 取付金具Ass'y

機種選定  
方法

コンパクト  
ZP3

平形

平形溝付

ベロウ形

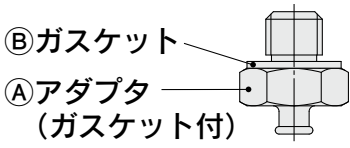
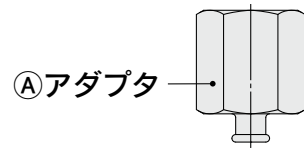
リベロウ形

構造図

取付金具  
Ass'y

共通  
注意事項

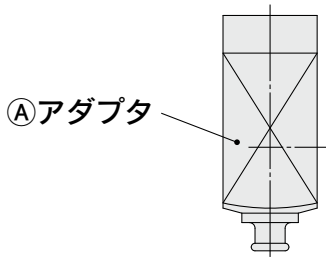
## アダプタAss'y 真空取出方向 **縦** Tタイプ / ZP3□-T

製品型式	<p style="text-align: center;"><b>ZP3 □ - T ① ② □ - ③</b></p> <p style="text-align: center;">アダプタ材質(黄銅/ステンレス) ●</p> <p style="text-align: center;">パッド径 ●</p> <p style="text-align: center;">パッド形状 ●</p> <p style="text-align: center;">● 接続ねじ(おねじ/めねじ)</p> <p style="text-align: center;">● パッド材質</p>	
構成部品	<p style="text-align: center;">おねじ</p> <p style="text-align: center;">② ガasket</p> <p style="text-align: center;">① アダプタ (ガasket付)</p> 	<p style="text-align: center;">めねじ</p> <p style="text-align: center;">① アダプタ</p> 

		記号	①パッド径記号									
			015	02	035	04	06	08	10	13	16	
②パッド形状	平形	U	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	平形溝付	UM	—	—	—	●	●	●	●	●	●	
	ベロウ形	B	—	—	—	●	●	●	●	●	●	
③接続ねじ	おねじ	M3×0.5	A3	ZP3□A-T1-A3			—			—		
		M5×0.8	A5	—			ZP3□A-T2-A5			ZP3□A-T3-A5		
	めねじ	M3×0.5	B3	ZP3□A-T1-B3			—			—		
		M5×0.8	B5	—			ZP3□A-T2-B5			ZP3□A-T3-B5		
④ガasket(単体)	アダプタ材質	黄銅用	10個*	M-3G2			ZP-5G2			ZP-5G2		
			100個*	—			M-5G2			M-5G2		
		ステンレス用	1個*	M3G-DPH00489			—			—		
			10個*	—			M-5G3			M-5G3		

\*ガasket単体販売単位を示します。

## アダプタAss'y 真空取出方向 **横** Yタイプ / ZP3□-Y

製品型式	<p style="text-align: center;"><b>ZP3 □ - Y ① ② □ - ③ - ④</b></p> <p style="text-align: center;">アダプタ材質(黄銅/ステンレス) ●</p> <p style="text-align: center;">パッド径 ●</p> <p style="text-align: center;">パッド形状 ●</p> <p style="text-align: center;">● 真空取出口(めねじ)</p> <p style="text-align: center;">● 接続ねじ(めねじ)</p> <p style="text-align: center;">● パッド材質</p>	
構成部品	<p style="text-align: center;">① アダプタ</p>  <p style="text-align: center;">ワンタッチ管継手、バンプ継手は別途手配となります。品番は外形図を参照願います。</p>	

		記号	①パッド径記号									
			015	02	035	04	06	08	10	13	16	
②パッド形状	平形	U	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	平形溝付	UM	—	—	—	●	●	●	●	●	●	
	ベロウ形	B	—	—	—	●	●	●	●	●	●	
③接続ねじ	めねじ	M3×0.5	B3	ZP3□A-Y1-B3			—			—		
			B5	—			ZP3□A-Y2-B5			ZP3□A-Y3-B5		
		M5×0.8	B5	—			—			—		

■アダプタAss'y 真空取出方向 **縦** Tタイプ / ZP3□-T

製品型式	<p>ZP3 □ - T ① ② □ - ③ - ④</p> <p>アダプタ材質(黄銅/ステンレス) ●</p> <p>パッド径 ●</p> <p>パッド形状 ●</p> <p>接続ねじ ●</p> <p>真空取出口 ●</p>
構成部品	<p>①アダプタ (取付ナット付)</p> <p>②アダプタ (取付ナット付)</p> <p>③取付ナット</p> <p>④取付ナット</p> <p>⑤アダプタ (取付ナット付)</p> <p>⑥取付ナット</p> <p>⑦アダプタ (取付ナット付)</p> <p>⑧取付ナット</p> <p>⑨アダプタ (取付ナット付)</p> <p>⑩取付ナット</p>
<p>①アダプタのワンタッチ管継手、パーブ継手は別途手配となります。 品番は外形図を参照願います。</p>	

		記号	①パッド径記号									
			015	02	035	04	06	08	10	13	16	
②パッド形状		平形	U	●	●	●	—	—	—	—	—	—
		平形溝付	UM	—	—	—	●	●	●	●	●	●
		へろう形	B	—	—	—	●	●	●	●	●	●
③アダプタ	④接続ねじ おねじ	M6×0.75	A6	⑤真空取出口 めねじ	M3×0.5	B3	ZP3□A-T1-A6-B3			—		
		M10×1	A10		M5×0.8	B5	—			ZP3□A-T2-A10-B5		
		M12×1	A12		M5×0.8	B5	—			ZP3□A-T3-A12-B5		
⑥アダプタ	⑦接続ねじ おねじ	M10×1	A10	⑧真空管継手 ワンタッチ	φ4	04	—			ZP3□A-T2-A10-04		
		M12×1	A12		φ4	04	—			ZP3□A-T3-A12-04		
					φ6	06	—			ZP3□A-T3-A12-06		
⑨取付ナット(単体)	アダプタ材質	黄銅用	M6×0.75	ZPNA-M6A			—			—		
			M10×1	—			ZPNA-M10			—		
			M12×1	—			—			ZPNA-M12A		
		ステンレス用	M6×0.75	ZPSNA-M6A			—			—		
			M10×1	—			ZPSNA-M10			—		
			M12×1	—			—			ZPSNA-M12A		

■ バッファAss'y 真空取出方向 **縦** Tタイプ/ZP3-T、**横** Yタイプ/ZP3-Y

製品型式	<p><b>ZP3 - (T/Y) ① ② □ - (J/JB/K) - ③ - ④</b></p> <p>T:真空取出方向 縦 Y:真空取出方向 横</p> <p>①: バッファ径 ②: バッファ形状 □: バッファ材質 (J/JB/K): J:回り止めなし、JB:回り止めなし・プッシュ入り、K:回り止め付 ③: バッファストローク ④: 真空取出口(めねじ)</p>	
構成部品	<p>真空取出方向 縦</p>	<p>真空取出方向 横</p>

ワンタッチ管継手、バーブ継手は別途手配となります。品番は外形図を参照願います。

		記号	① バッファ径記号									
			015	02	035	04	06	08	10	13	16	
② バッファ 形状	平形	U	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	平形溝付	UM	—	—	—	●	●	●	●	●	●	
	ベロウ形	B	—	—	—	●	●	●	●	●	●	
縦 ④ 真空取出口 めねじ	M3×0.5	B3	③ バッファストローク	3	ZP3B-T1 (J/K) 3-B3			—				
				6	ZP3B-T1 (J/K) 6-B3			—				
	M5×0.8	B5	③ バッファストローク	3	—			ZP3B-T2A (J/K) 3-B5		ZP3B-T2B (J/K) 3-B5		
				6	—			ZP3B-T2A (J/K) 6-B5		ZP3B-T2B (J/K) 6-B5		
				10	—			ZP3B-T2A (J/K) 10-B5		ZP3B-T2B (J/K) 10-B5		
				15	—			ZP3B-T2A (JB/K) 15-B5		ZP3B-T2B (JB/K) 15-B5		
				20	—			ZP3B-T2A (JB/K) 20-B5		ZP3B-T2B (JB/K) 20-B5		
				3	—			—		—		
	横 ④ 真空取出口 めねじ	M3×0.5	B3	③ バッファストローク	3	ZP3B-Y1 (J/K) 3-B3			—			
					6	ZP3B-Y1 (J/K) 6-B3			—			
M5×0.8		B5	③ バッファストローク	3	—			ZP3B-Y2A (J/K) 3-B5		ZP3B-Y2B (J/K) 3-B5		
				6	—			ZP3B-Y2A (J/K) 6-B5		ZP3B-Y2B (J/K) 6-B5		
				10	—			ZP3B-Y2A (J/K) 10-B5		ZP3B-Y2B (J/K) 10-B5		
				15	—			ZP3B-Y2A (JB/K) 15-B5		ZP3B-Y2B (JB/K) 15-B5		
				20	—			ZP3B-Y2A (JB/K) 20-B5		ZP3B-Y2B (JB/K) 20-B5		
				3	—			—		—		
③ 取付ナット(単体)		M6×0.75	ZPNA-M6A			—						
		M8×0.75	—			ZPNA-M8A		ZPNA-M8A				

【バッファ品番例】

製品型式 ZP3 - T 08UMN J 10 - 04  
 バッファ ZP3B - T 2A J 10 - B5  
 ③ バッファストローク  
 ワンタッチ管継手 KQ2H04-M5N